

INC8 Trägerklammer für Strutschienen, Innenseite



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Befestigt Montageschienen zwischen den Flaschen von Doppel-T-Trägern

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Typ Strutmontageschiene	A	Schraubendurchmesser (Sc)
INC8	336290	Federstahl	nVent CADDY Armour	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	13 mm	8


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Schraubenlänge (L)	Drehmoment (TQ)	Statische Last
INC8	336290	25mm	6 N·m	450N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Montageschiene muss um 20 mm kürzer geschnitten werden als der innere Abstand zwischen den beiden Trägerflanschen, um die Klammern aufzunehmen.

DIAGRAMME

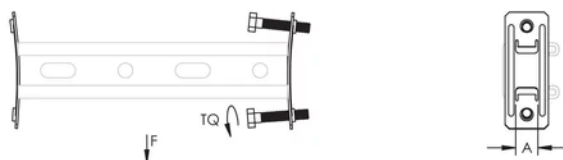

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

