

C Pfettenklipp, Serie J



MERKMALE

Bietet eine Befestigung für nVent CADDY Speed Link Baugruppen, Draht, S-Haken oder Kette von Dachpfette und Stahlbalken

Erfordert nur einen Hammer zur Installation

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: nVent CADDY Armour


Material: Federstahl

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Flanschstärke (FT)	Lochgröße (HS)	A	B	C
J1	170370	1.5 - 4 mm	6.8 mm	10 mm Min	36 mm	44 mm
J2	171590	4.0 - 6.5 mm	6.8 mm	10 mm Min	42 mm	50 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last
J1	170370	700N
J2	171590	700N

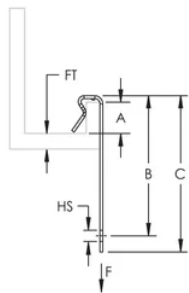

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

