

nVent CADDY Pyramid ST Verstellbarer Schienenträger



MERKMALE

Die Höhenverstellung ermöglicht ein effektives Herumführen von Rohren, Kabelschutzrohren, Lüftungskanälen und Kabelrinnen um Hindernisse

Die geschäumte Auflage bietet eine geringe Abriebfläche für besseren Schutz der Dachhaut

Kompatibel mit Dachflächen, einschließlich Einzellagen, bituminösen Materialien, Metall und Spritzschaum

Bietet überlegene Lastverteilung, selbst bei unebenen Dachoberflächen

Gebrauchsfertig aus dem Karton, spart Installationszeit und Arbeit

Das in mehreren Größen und mit unterschiedlicher Tragfähigkeit erhältliche System lässt sich anwendungsspezifisch anpassen

Feuerverzinkt und UV-stabilisiert für eine lange Lebensdauer

SPEZIFIKATIONEN

Sicherheitsfaktor statische Last:	3:1
Oberfläche:	Feuerverzinkt
Temperatur:	-45 to 65 °C

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Höhe (H)	Breite (W)
PSA10CH13	360468	Polyethylene, Polypropylene, Stahl	254 mm	317.5 mm	152 - 330 mm	203 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Höhe (H)	Breite (W)
PSA16AH18	360469	Polyethylen, Polypropylen, Stahl	406 mm	483 mm	178 - 457 mm	203 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Oberfläche	Stückgewicht	Statische Last
PSA10CH13	360468	59355mm ²	2 kg	4450N
PSA16AH18	360469	91613mm ²	3 kg	6670N

DIAGRAMME

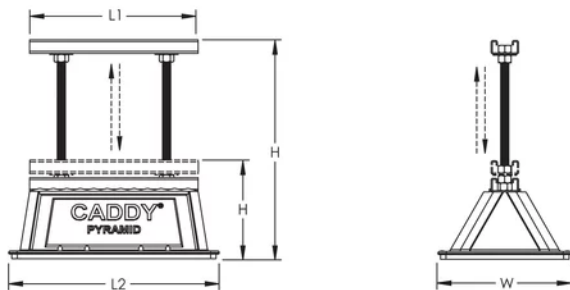

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

