

nVent CADDY Pyramid Tool-Free Kabeltrassen Kit



MERKMALE

Die Sicherungspins werden ohne Werkzeug installiert

Sicherungspins und Sockel korrodieren nicht

Pins und Befestigungslöcher passen zu fast allen gelochten Kabelrinnen

Gebrauchsfertig aus dem Karton, spart Installationszeit und Arbeit

Zusätzliche Pins können separat erworben werden

Die geschäumte Auflage bietet eine geringe Abriebfläche für besseren Schutz der Dachhaut

Bietet überlegene Lastverteilung, selbst bei unebenen Dachoberflächen

Kompatibel mit Dachflächen, einschließlich Einzellagen, bituminösen Materialien, Metall und Spritzschaum

Das in mehreren Größen und mit unterschiedlicher Tragfähigkeit erhältliche System lässt sich anwendungsspezifisch anpassen

Einfacher Transport auf das Dach

SPEZIFIKATIONEN

Sicherheitsfaktor statische Last: 3:1

Temperatur: -45 to 65 °C

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)	Oberfläche
---------------	---------------	----------	-----------	------------	----------	------------

PTF6P	360518	Polyethylene, Polypropylen, Nylon	196mm	150 mm	102 mm	26452mm ²
PTF10P	360519	Polyethylene, Polypropylen, Nylon	318mm	201 mm	102 mm	59355mm ²
PTF16P	360522	Polyethylene, Polypropylen, Nylon	480mm	201 mm	102 mm	91613mm ²

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht	Statische Last
PTF6P	360518	0.3 kg	1330N
PTF10P	360519	0.5 kg	4450N
PTF16P	360522	1 kg	6670N

DIAGRAMME

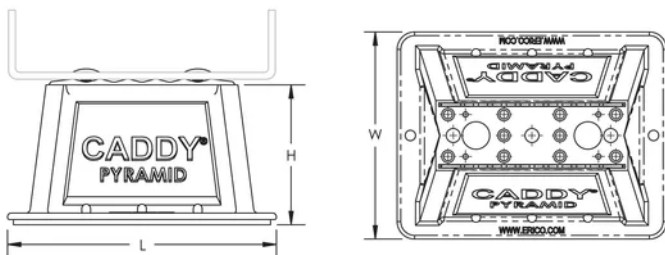

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

