

Selbstschneidender Kabelbinder von nVent CADDY



Der selbstschneidende Kabelbinder nVent CADDY ist eine vielseitige, werkzeuglose Datenkommunikationslösung zum Bündeln vieler Kabel. Dieses einfache, aber innovative Produkt verfügt über ein integriertes Schneidmesser für eine sichere Befestigung sowie ein sicheres und sauberes Abtrennen. Der selbstschneidende Kabelbinder aus strapazierfähigem Nylon vom Typ 6/6 verfügt über eine robuste Zugfestigkeit von 50 lb/22 kg.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Beseitigt scharfe Kanten und schützt freiliegende Haut vor Schnittverletzungen bei der Installation

Zum Schneiden per Twist-Lock, keine Schneidwerkzeuge erforderlich

Verschiedene Farben, einschließlich einer schwarzen, UV-geschützten Version für spezifische Anforderungen

RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances Directive)

Halogenfrei

cULus gelistet nach UL 62275/CSA C22.2 Nr. 62275, UL-zertifiziert nach IEC 62275

SPEZIFIKATIONEN

Entspricht: IEC 60695-2-11 (Glühdrahtprüfung 960 °C)

Table 1/2



Katalognummer	Artikelnummer	Material	Farbe	Länge (L)	Breite (W)	Installationstemperatur
CADTIESC8CNA P	601019	Nylon, Edelstahl 301 (EN 1.4310)	Natur	203.2mm	4.32 mm	0 °C Min

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Farbe	Länge (L)	Breite (W)	Installationstemperatur
CADTIESC11CNAP	601001	Nylon, Edelstahl 301 (EN 1.4310)	Natur	279.4mm	4.32 mm	0 °C Min
CADTIESC14CBAP	601009	Nylon, Edelstahl 301 (EN 1.4310)	Schwarz	355.6mm	4.32 mm	0 °C Min
CADTIESC14CNAP	601010	Nylon, Edelstahl 301 (EN 1.4310)	Natur	355.6mm	4.32 mm	0 °C Min
CADTIESC11CBAP	601000	Nylon, Edelstahl 301 (EN 1.4310)	Schwarz	279.4mm	4.32 mm	0 °C Min
CADTIESC8CBAP	601018	Nylon, Edelstahl 301 (EN 1.4310)	Schwarz	203.2mm	4.32 mm	0 °C Min

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Betriebstemperatur
CADTIESC8CNAP	601019	-20 to 85 °C
CADTIESC11CNAP	601001	-20 to 85 °C
CADTIESC14CBAP	601009	-20 to 85 °C
CADTIESC14CNAP	601010	-20 to 85 °C
CADTIESC11CBAP	601000	-20 to 85 °C
CADTIESC8CBAP	601018	-20 to 85 °C

 DIAGRAMME

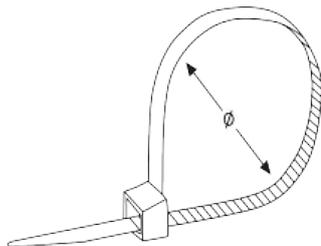

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

