

nVent CADDY Speed Link SLDM mit Haken



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil mit Haken und den Verschluss

Ideal zur Abhängung von Beleuchtungskörpern, Lüftungskanälen und anderen Installationen

Der glatte, kleine Verschluss ist nahezu unsichtbar

Der Verschluss kann ohne Werkzeug geöffnet werden und erlaubt daher eine sehr einfache Justage

SPEZIFIKATIONEN

Durchmesser Stahlseil:	1.5 mm
Sicherheitsfaktor statische Last:	5:1
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Material:	Stahl


Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Länge Stahlseil	A	B	C	Statische Last
SLDM615L2	196029	2m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N

Katalognummer	Artikelnummer	Länge Stahlseil	A	B	C	Statische Last
SLDM615L1	196028	1m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N

Stangengröße (RS): 6
Länge (L): 7mm
Breite (W): 9.2 mm
Höhe (H): 24.5 mm

DIAGRAMME

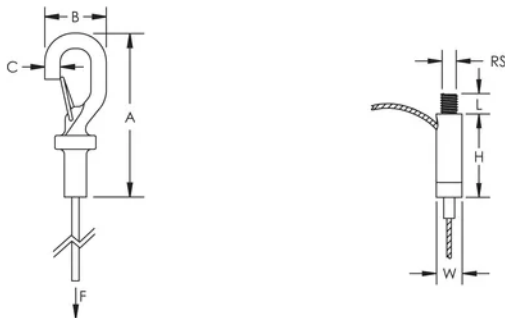

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
 Option 1 – Kundendienst
 Option 2 – Technischer
 Support

Europa

Niederlande:
 +31 800-0200135
 Frankreich:
 +33 800 901 793

Europa

Deutschland:
 800 1890272
 Sonstige Länder:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

