

nVent CADDY Speed Link SLK mit Drahtseilklemme



MERKMALE

Das komplette System beinhaltet Drahtseil, Schloss und vormontiertes Endstück mit Drahtseilklemme für Tragseil.

Kann zum Abhängen von Kabeln vom Tragseil oder als Zwischenbefestigung verwendet werden, um Durchhang und Verspannungen zu verringern

Einfaches Aufschnappen auf das Tragseil; rastet ein, wenn geschlossen

Der werkzeuglose Klipp kann am Tragseil von Hand geschlossen werden

SPEZIFIKATIONEN

Sicherheitsfaktor statische Last: 5:1

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Durchmesser Stahlseil	Länge Stahlseil	A
SLK15L1DW6	196830	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegierung	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	1.5 mm	1m	70 mm
SLK15L2DW6	196831	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegierung	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	1.5 mm	2m	70 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Durchmesser Stahlseil	Länge Stahlseil	A
SLK15L3DW6	196832	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegierung	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	1.5 mm	3m	70 mm
SLK15L5DW6	196833	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegierung	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	1.5 mm	5m	70 mm
SLK2L1DW6	196836	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegierung	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	2 mm	1m	70 mm
SLK2L2DW6	196837	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegierung	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	2 mm	2m	70 mm
SLK2L3DW6	196838	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegierung	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	2 mm	3m	70 mm
SLK2L5DW6	196839	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegierung	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	2 mm	5m	70 mm
SLK3L1DW6	196842	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegierung	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	3 mm	1m	70 mm
SLK3L2DW6	196843	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegierung	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	3 mm	2m	70 mm
SLK3L3DW6	196844	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegierung	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	3 mm	3m	70 mm
SLK3L5DW6	196845	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegierung	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	3 mm	5m	70 mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	B	C	Durchmesser (Ø)	Höhe (H)
SLK15L1DW6	196830	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm


Katalognummer	Artikelnummer	B	C	Durchmesser (Ø)	Höhe (H)
SLK15L2DW6	196831	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK15L3DW6	196832	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK15L5DW6	196833	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK2L1DW6	196836	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK2L2DW6	196837	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK2L3DW6	196838	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK2L5DW6	196839	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK3L1DW6	196842	20 mm	25 mm	6 mm	62 mm
SLK3L2DW6	196843	20 mm	25 mm	6 mm	62 mm
SLK3L3DW6	196844	20 mm	25 mm	6 mm	62 mm
SLK3L5DW6	196845	20 mm	25 mm	6 mm	62 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Dicke (T)	Winkel (a)	Statische Last
SLK15L1DW6	196830	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2DW6	196831	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3DW6	196832	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L5DW6	196833	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L1DW6	196836	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L2DW6	196837	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Dicke (T)	Winkel (a)	Statische Last
SLK2L3DW6	196838	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5DW6	196839	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK3L1DW6	196842	24 mm	16 mm	90 ° Max	700N
SLK3L2DW6	196843	24 mm	16 mm	90 ° Max	700N
SLK3L3DW6	196844	24 mm	16 mm	90 ° Max	700N
SLK3L5DW6	196845	24 mm	16 mm	90 ° Max	700N

DIAGRAMME

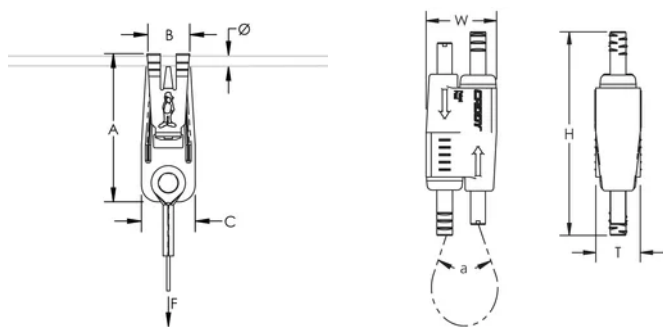

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

