

nVent CADDY Speed Link SLK mit Gewindeanschluss



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und die vormontierte Gewindeschraube

Zur Befestigung und Bauteilen mit Gewindeankern oder anderen Maschinengewinden

Zur direkten Verbindung mit Montagetrapezen, Beleuchtungskörpern, Schildern oder SHKL Elementen

SPEZIFIKATIONEN

Sicherheitsfaktor statische Last:	5:1
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Entspricht:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Durchmesser Stahlseil	Länge Stahlseil	Stangengröße (RS)	Schraubenlänge (L)
SLK15L1SEM6	196564	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	1.5 mm	1m	6	25mm


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Durchmesser Stahlseil	Länge Stahlseil	Stangengröße (RS)	Schraubenlänge (L)
SLK15L1SEM8	196565	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	1.5 mm	1m	8	45mm
SLK15L2SEM6	196566	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	1.5 mm	2m	6	25mm
SLK15L2SEM8	196567	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	1.5 mm	2m	8	45mm
SLK15L3SEM6	196568	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	1.5 mm	3m	6	25mm
SLK15L3SEM8	196570	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	1.5 mm	3m	8	45mm
SLK2L2SEM8	196559	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	2 mm	2m	8	45mm
SLK2L3SEM8	196561	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	2 mm	3m	8	45mm
SLK2L5SEM6	196562	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	2 mm	5m	6	25mm
SLK2L5SEM8	196563	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	2 mm	5m	8	45mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Breite (W)	Dicke (T)	Winkel (a)	Statische Last
SLK15L1SEM6	196564	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L1SEM8	196565	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2SEM6	196566	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2SEM8	196567	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3SEM6	196568	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Breite (W)	Dicke (T)	Winkel (a)	Statische Last
SLK15L3SEM8	196570	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L2SEM8	196559	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L3SEM8	196561	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5SEM6	196562	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5SEM8	196563	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N

DIAGRAMME

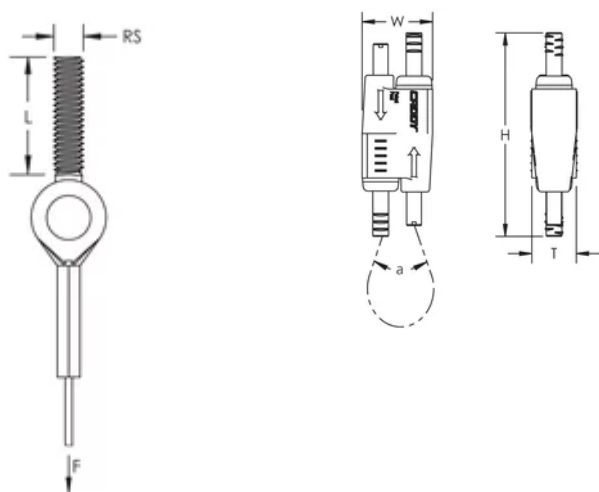

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

