

nVent CADDY Speed Link SLK mit Y-Toggle Kippelement



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil mit 2 Kippelementen und den Verschluss

Zur Befestigung in einfachen Durchgangslöchern in einer Vielzahl von Bauteilen oder Geräten

Ideal für Beleuchtungskörper

SPEZIFIKATIONEN

Durchmesser Stahlseil:	1.5 mm
Sicherheitsfaktor statische Last:	5:1
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Entspricht:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Länge Stahlseil	Länge Stahlseil „Y“ (YL)	A	B
SLK15Y300L3R 2	196648	Steel, Zinklegierung, Polypropylene	3m	0.3m	39 mm	5 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Länge Stahlseil	Länge Stahlseil „Y“ (YL)	A	B
SLK15Y500L3	196528	Steel, Zinklegierung, Polypropylene	3m	0.5m	39 mm	5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last
SLK15Y300L3R2	196648	195N
SLK15Y500L3	196528	195N


Dicke (T): 12.5 mm

Breite (W): 19 mm

Höhe (H): 55 mm

Winkel (a): 90 ° Max

DIAGRAMME

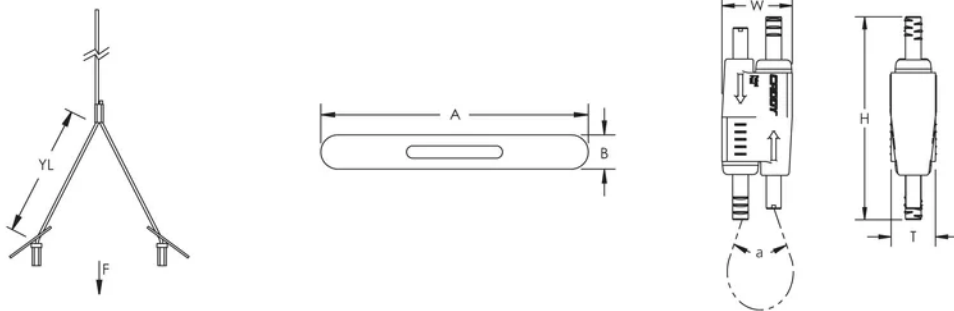

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

