

nVent CADDY Speed Link SLS mit Haken



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil mit Haken und den Verschluss

Kann mit vielen nVent CADDY Befestigungselementen kombiniert werden

Zum Befestigen am Gebäude oder eines Gegenstandes wird das Seil einfach herumgeschlungen und der Haken am Seil eingehängt

Kann einfach wieder entfernt werden

Die Federlasche hält das Seil sicher im Haken

Der Haken kann auch als Endanschlag benutzt werden, wenn das Seil durch Öffnungen geführt wird

Handfest angezogen wird die Verriegelungsvorrichtung sicher in Position gehalten, ganz ohne Werkzeug.

Kann in Strebenprofilen installiert werden, ohne dass Finger oder Werkzeuge in die Strutmontageschiene eingeführt werden müssen

SPEZIFIKATIONEN

Sicherheitsfaktor statische Last:	5:1
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Entspricht:	SMACNA HVAC-DCS


Katalognummer	SLS2L10	SLS2L2	SLS2L3	SLS3L10	SLS3L2	SLS3L3	SLS3L5
Artikelnummer	196746	196742	196743	196752	196748	196749	196750
Material	Steel Zinklegierung Polypropylene	Steel Zinklegierung Polypropylene	Steel Zinklegierung Polypropylene	Steel Zinklegierung Polypropylene	Steel Zinklegierung Polypropylene	Steel Zinklegierung Polypropylene	Steel Zinklegierung Polypropylene
Durchmesser Stahlseil	2 mm	2 mm	2 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Länge Stahlseil	10m	2m	3m	10m	2m	3m	5m
A	57 mm	57 mm	57 mm	57.6 mm	57.6 mm	57.6 mm	57.6 mm
B	20 mm	20 mm	20 mm	23.2 mm	23.2 mm	23.2 mm	23.2 mm
C	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm	6.1 mm	6.1 mm	6.1 mm	6.1 mm
Höhe 1 (H1)	53mm	53mm	53mm	53mm	53mm	53mm	53mm
Höhe 2 (H2)	43.5mm	43.5mm	43.5mm	46.5mm	46.5mm	46.5mm	46.5mm
Gewindegröße (TS)	M8	M8	M8	M12	M12	M12	M12
Breite (W)	16 mm	16 mm	16 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Lochgröße (HS)	8 - 10 mm	8 - 10 mm	8 - 10 mm	12 - 14 mm	12 - 14 mm	12 - 14 mm	12 - 14 mm
Größe Slot (SS)	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm
Dicke (T)	4 mm Max	4 mm Max	4 mm Max	6 mm Max	6 mm Max	6 mm Max	6 mm Max
Statische Last	270N	270N	270N	670N	670N	670N	670N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Der Verschluss für 2 mm Stahlseile ist mit C-Schienen der Typs E0 und E0L kompatibel.

Der Verschluss für 3 mm Stahlseile ist mit den C-Schienen der Typs E1, E2, E2L, E3, E4, E5 und mit den Strutmontageschienen des Typs C mit Langloch, A mit Langloch, AS gelocht, CC mit Langloch und AA mit Langloch kompatibel.

Die Gesamtlast bei einem mehrlagigen Trapez darf die zulässige statische Last nicht überschreiten.

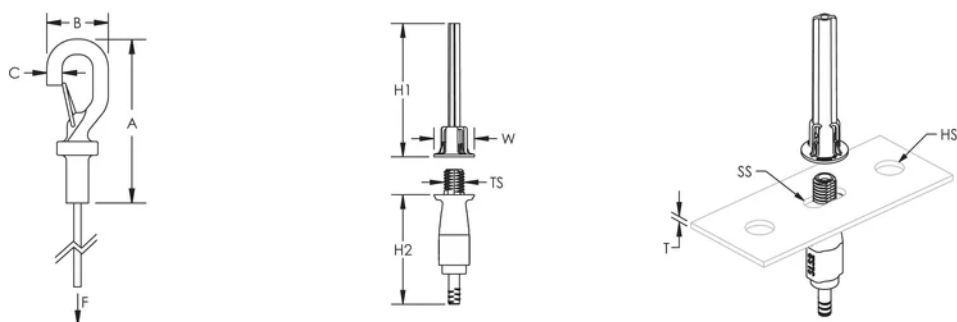

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

