

nVent CADDY Superklip



MERKMALE

Schließt sich und sperrt sich automatisch, wenn das Rohr, die Röhre oder das Kabel eingefügt wird

Einteilige Klammer zur schnellen und praktischen Installation

Befestigen Sie entweder mit Holzschraube, Stockschraube mit oder ohne Kragen, Nagel mit Kragen, Gewindestange, Befestigungsplatte oder Schubbolzenwinkel

SPEZIFIKATIONEN

Temperatur: -25 to 90 °C


Material: Xenoy®

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Außen Durchmesser (OD)	Kupferrohrgröße	B	C	Statische Last
389017	389017	7.8 - 9.5 mm	1/4"	17.1 mm	26.4 mm	135N
389018	389018	9.5 - 11.8 mm	1/4"	17.1 mm	26.4 mm	150N
389003	389003	16.8 - 19.5 mm	5/8"	20 mm	35.4 mm	190N
389001	389001	11.8 - 14.3 mm	3/8"	17.2 mm	29.9 mm	160N
389004	389004	19.5 - 21.8 mm		20 mm	39.4 mm	200N

Katalognummer	Artikelnummer	Außen durchmesser (OD)	Kupferrohrgröße	B	C	Statische Last
389002	389002	14.3 - 16.8 mm	1/2"	19.5 mm	32 mm	175N
389005	389005	21.8 - 24.8 mm	3/4"	20 mm	42 mm	215N
389008	389008	31.2 - 35.5 mm	1 1/4"	21 mm	54.4 mm	300N
389009	389009	35.5 - 39.5 mm	1 1/4"	21 mm	59.4 mm	320N
389007	389007	27.8 - 31.2 mm	1"	20.2 mm	48.9 mm	260N
389006	389006	24.8 - 27.8 mm		20.2 mm	45.1 mm	240N
389011	389011	39.5 - 43.5 mm	1 1/2"	21 mm	64.2 mm	360N
389013	389013	50.5 - 55.5 mm	2"	23 mm	78.7 mm	400N

DIAGRAMME

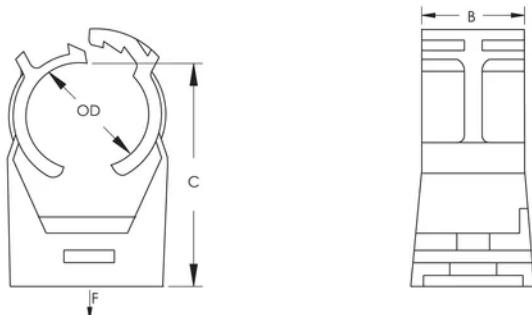

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annulierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY **ERICO** **HOFFMAN** **ILSCO** **SCHROFF** **TRACHTE**

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

nVent.com/CADDY | 3

