

PW2-TI/T Gewindestangenbefestigung mit C Pfettenklipp



MERKMALE

Für Abhängungen von Dachpfetten mit gerollten Lippen

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: nVent CADDY Armour

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Lochgröße (HS)	Lochtyp	A	B
PW2M6TIIN	175600	Stahl, Spring Stahl	6 mm	Mit Gewinde	12.5 mm	52 mm Min
PW2M8TIIN	175610	Stahl, Spring Stahl	8 mm	Mit Gewinde	12.5 mm	52 mm Min
PW2M10TIIN	175620	Stahl, Spring Stahl	10 mm	Mit Gewinde	12.5 mm	52 mm Min

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last
PW2M6TIIN	175600	700N
PW2M8TIIN	175610	700N

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last
PW2M10TIIN	175620	700N

DIAGRAMME

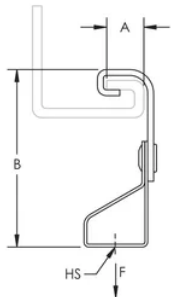

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

