

Dämmprofil aus Gummi für C- Schiene



MERKMALE

EPDM-Profil- Verhindert den Kontakt zwischen Montageschiene und Lüftungskanal

Zur Verwendung mit C-Profilen

Verwendbar mit Gewindestangen bis zu M10

SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Temperatur	Kanaltypr	Länge (L)	Höhe (H)
ISOE01	400914	EPDM-SBR-Gummi	-50 to 110 °C	E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4	30m	6 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Lochgröße (HS)
ISOE01	400914	31 mm	8.5 mm

DIAGRAMME

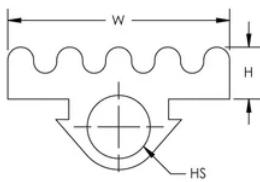

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

