

Speedway Kabelleiter Bogen abwärts, 45°



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Bogen für eine 45° Grad Richtungsänderung, vertikal nach unten

Optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel

Innovatives, integriertes SPEEDLOK Verbindungssystem

Sicherheitsecken schützen die Kabel während der Installation

Durch gelochte Seitenwände wird das Bohren durch die Seitenwände bei Längenanpassung der Leiter vermieden

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

Reaktionsschnelle Design- und Layoutleistungen, einschließlich seismischer Dienste

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Feuerverzinkt


Material: Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Winkel (a)	A	B	C

CL110X750R4 5HD	840440	750 mm	45 °	198 mm	290 mm	80 mm
CL110X150R4 5HD	840400	150 mm	45 °	198 mm	290 mm	80 mm
CL110X600R4 5HD	840430	600 mm	45 °	198 mm	290 mm	80 mm
CL110X450R4 5HD	840420	450 mm	45 °	198 mm	290 mm	80 mm
CL110X900R4 5HD	840450	900 mm	45 °	198 mm	290 mm	80 mm
CL110X300R4 5HD	840410	300 mm	45 °	198 mm	290 mm	80 mm

DIAGRAMME

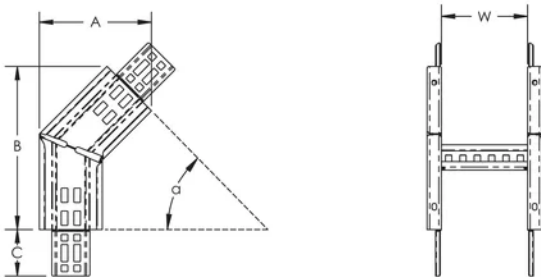

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

