


TBHS Befestigung für biegbare Rundrohre mit Schalldämpfer, V-Form

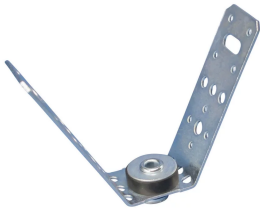

MERKMALE

Mit Löchern zur Blindnietenverbindung

SPEZIFIKATIONEN



Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Lochgröße 1 (HS1)	Lochgröße 2 (HS2)	Lochgröße 3 (HS3)
TBHS	597575	Stahl, EPDM-SBR-Gummi	Elektrolytisch verzinkt	8.4 mm	8.5 mm	4.2mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Breite (W)	Dicke (T)	X
TBHS	597575	95 mm	40 mm	2 mm	8.5 x 20 mm

 DIAGRAMME

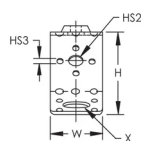

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

