

Gewindestangeninstallationshänger mit Befestigungswinkel



MERKMALE

Befestigung von Gewindestangen an horizontalen Strukturen, wie etwa laminiertes Holz oder Betonträger, Träger, Decken und Wände

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Lochgröße 1 (HS1)	Lochtyp 1	Lochgröße 2 (HS2)
M6TIB	174850	Spring Stahl, Stahl	nVent CADDY Armour, Vorverzinkung	7 mm	Blank	6 mm
M8TIB	174940	Spring Stahl, Stahl	nVent CADDY Armour, Vorverzinkung	7 mm	Blank	8 mm
M10TIB	175030	Spring Stahl, Stahl	nVent CADDY Armour, Vorverzinkung	7 mm	Blank	10 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Lochtyp 2	Statische Last
M6TIB	174850	Mit Gewinde	700N
M8TIB	174940	Mit Gewinde	700N


Katalognummer	Artikelnummer	Lochtyp 2	Statische Last
M10TIB	175030	Mit Gewinde	700N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die angegebenen Lasten gelten nur für nVent CADDY-Befestigungen.

Die Befestigungsmethode an der Struktur muss separat bewertet werden.

DIAGRAMME

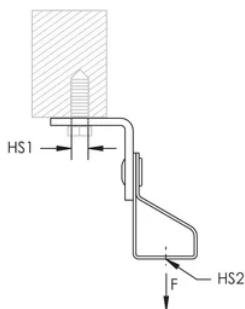

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

