

U-Bügel



MERKMALE

Komplett mit 4 Muttern

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)
UB4N23M6S6	599485	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		23 mm	10	M6
UB4N027M8S6	597615	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		27 mm	20	M8
UB4N30M6EG	599405	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	20	M6
UB4N30M6S6	599490	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		30 mm	20	M6
UB4N36M8EG	599410	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	36 mm	25	M8
UB4N36M8S6	599495	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		36 mm	25	M8
UB4N042M8	599150	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	42 mm	32	M8
UB4N46M6S6	599510	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		46 mm	32	M6

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)
UB4N46M6EG	599415	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	42 mm	32	M8
UB4N049M8	599160	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	49 mm	40	M8
UB4N049M8S6	597645	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		49 mm	40	M8
UB4N52M8S6	599515	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		52 mm	40	M8
UB4N52M8EG	599420	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	49 mm	40	M8
UB4N042M8S6	597635	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		42 mm	32	M8
UB4N64M8S6	599520	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		65 mm	50	M8
UB4N64M8EG	599425	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	60 mm	50	M8
UB4N076M8S6	597665	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		76 mm	65	M8
UB4N74M8EG	599430	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	74 mm	65	M8
UB4N74M8S6	599525	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		74 mm	65	M8
UB4N090M10	599190	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	90 mm	80	M10
UB4N090M8S6	599357	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		90 mm	80	M8
UB4N94M10EG	599440	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	94 mm	80	M10
UB4N94M10S6	599530	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		94 mm	80	M10
UB4N114M10	599200	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	114 mm	100	M10
UB4N114M8S6	599348	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		114 mm	100	M8
UB4N118M10EG	599445	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	118 mm	100	M10

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)
UB4N118M10S6	599535	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		118 mm	100	M10
UB4N140M8	599337	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	140 mm	125	M8
UB4N140M8S6	599350	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		140 mm	125	M8
UB4N146M12EG	599450	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	146 mm	125	M12
UB4N146M12S6	599540	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		146 mm	125	M12
UB4N160M8	599338	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	160 mm		M8
UB4N160M8S6	599351	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		160 mm		M8
UB4N168M12EG	599455	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	168 mm		M12
UB4N168M12S6	599545	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		168 mm		M12
UB4N168M14	599240	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	168 mm	150	M14
UB4N168M8S6	599352	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		168 mm	150	M8
UB4N172M16EG	599460	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	172 mm	150	M16
UB4N172M16S6	599550	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		172 mm	150	M16
UB4N219M10	599341	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	219 mm	200	M10
UB4N219M10S6	599354	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		219 mm	200	M10

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)
UB4N219M16	599250	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	219 mm	200	M16
UB4N224M12S6	599555	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		224 mm	200	M12
UB4N224M16EG	599470	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	224 mm	200	M16
UB4N273M16	599260	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	273 mm	250	M16
UB4N278M16EG	599475	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	278 mm	250	M16
UB4N278M16S6	599560	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		278 mm	250	M16
UB4N323M10	599343	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	323 mm	300	M10
UB4N323M10S6	599356	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		323 mm	300	M10
UB4N329M16EG	599480	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	345 mm	300	M16
UB4N329M16S6	599565	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		345 mm	300	M16

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)
UB4N23M6S6	599485	50 mm
UB4N027M8S6	597615	58 mm
UB4N30M6EG	599405	60 mm
UB4N30M6S6	599490	60 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)
UB4N36M8EG	599410	70 mm
UB4N36M8S6	599495	70 mm
UB4N042M8	599150	76 mm
UB4N46M6S6	599510	80 mm
UB4N46M6EG	599415	80 mm
UB4N049M8	599160	78 mm
UB4N049M8S6	597645	78 mm
UB4N52M8S6	599515	90 mm
UB4N52M8EG	599420	90 mm
UB4N042M8S6	597635	76 mm
UB4N64M8S6	599520	100 mm
UB4N64M8EG	599425	100 mm
UB4N076M8S6	597665	118 mm
UB4N74M8EG	599430	120 mm
UB4N74M8S6	599525	120 mm
UB4N090M10	599190	125 mm
UB4N090M8S6	599357	125 mm
UB4N94M10EG	599440	140 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)
UB4N94M10S6	599530	140 mm
UB4N114M10	599200	166 mm
UB4N114M8S6	599348	166 mm
UB4N118M10EG	599445	140 mm
UB4N118M10S6	599535	165 mm
UB4N140M8	599337	197 mm
UB4N140M8S6	599350	197 mm
UB4N146M12EG	599450	200 mm
UB4N146M12S6	599540	200 mm
UB4N160M8	599338	214 mm
UB4N160M8S6	599351	214 mm
UB4N168M12EG	599455	220 mm
UB4N168M12S6	599545	220 mm
UB4N168M14	599240	224 mm
UB4N168M8S6	599352	224 mm
UB4N172M16EG	599460	240 mm
UB4N172M16S6	599550	240 mm
UB4N219M10	599341	286 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)
UB4N219M10S6	599354	286 mm
UB4N219M16	599250	286 mm
UB4N224M12S6	599555	295 mm
UB4N224M16EG	599470	295 mm
UB4N273M16	599260	331 mm
UB4N278M16EG	599475	350 mm
UB4N278M16S6	599560	350 mm
UB4N323M10	599343	389 mm
UB4N323M10S6	599356	389 mm
UB4N329M16EG	599480	400 mm
UB4N329M16S6	599565	400 mm

DIAGRAMME

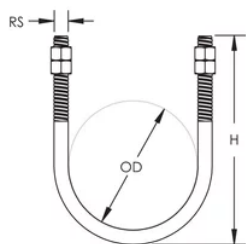

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

