

# Uniklip Kabelrinne Bogen, horizontal



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Bogen für eine 90° Grad Richtungsänderung, horizontal

Optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel

Das Innovative UNIKLIP Installationssystem beschleunigt die Installationszeit bis zu 3 Mal

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

Kein Zuschneiden auf der Baustelle erforderlich; einfach einbauen und die Verlegung der Trasse geht weiter

Sicherheitsbedenken gegenüber Vor-Ort Zuschnitten werden beseitigt

Werkzeuglose, integrierte Kupplungen mit Uniklip

## SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** Vorverzinkung

**Material:** Stahl

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Breite (W) | Tiefe (D) | Länge (L) | Winkel (a) | A |
|---------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|---|
|---------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|---|

 

|               |        |        |      |        |      |        |
|---------------|--------|--------|------|--------|------|--------|
| PCT50X050FB90 | 850100 | 50 mm  | 49mm | 550mm  | 90 ° | 167 mm |
| PCT50X075FB90 | 850110 | 75 mm  | 49mm | 587mm  | 90 ° | 192 mm |
| PCT50X100FB90 | 850120 | 100 mm | 49mm | 622mm  | 90 ° | 216 mm |
| PCT50X150FB90 | 850130 | 150 mm | 49mm | 693mm  | 90 ° | 265 mm |
| PCT50X225FB90 | 850140 | 225 mm | 49mm | 799mm  | 90 ° | 340 mm |
| PCT50X300FB90 | 850150 | 300 mm | 49mm | 905mm  | 90 ° | 415 mm |
| PCT50X450FB90 | 850160 | 450 mm | 49mm | 1117mm | 90 ° | 565 mm |
| PCT50X500FB90 | 850170 | 500 mm | 49mm | 972mm  | 90 ° | 590 mm |
| PCT50X600FB90 | 850180 | 600 mm | 49mm | 1329mm | 90 ° | 715 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | B     |
|---------------|---------------|-------|
| PCT50X050FB90 | 850100        | 91 mm |
| PCT50X075FB90 | 850110        | 91 mm |
| PCT50X100FB90 | 850120        | 91 mm |
| PCT50X150FB90 | 850130        | 91 mm |
| PCT50X225FB90 | 850140        | 91 mm |

| Katalognummer | Artikelnummer | B     |
|---------------|---------------|-------|
| PCT50X300FB90 | 850150        | 91 mm |
| PCT50X450FB90 | 850160        | 91 mm |
| PCT50X500FB90 | 850170        | 91 mm |
| PCT50X600FB90 | 850180        | 91 mm |

## DIAGRAMME

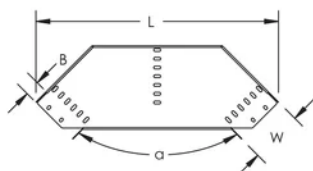

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

