

Strangleitungsaussteifung zur Befestigung an Holz- oder Betonstruktur

Data Solutions



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Das Gelenkelement passt zu Gewindestangen der Größe M10 oder M12

Zur Montage an Holz oder ungerissenem Beton

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Stangengröße (RS)	Höhe (H)	Länge (L)
CSBBRS2MEG	402240	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	10, 12	28.2mm	40.4mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Schraubenlänge (L)	Bohrerdurchmesser
---------------	---------------	------------	--------------------	-------------------

CSBBRS2MEG	402240	26.9mm	44.5mm	5mm
------------	--------	--------	--------	-----

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die strukturellen Befestigungen der Strangleitung dienen nur zur Aussteifung und nicht zur Aufhängung von Sprinklerrohren.

DIAGRAMME

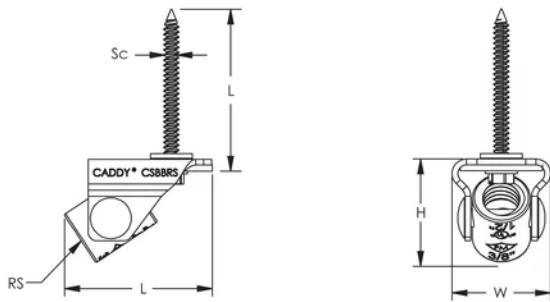

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE