
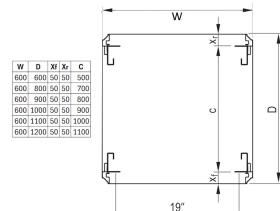


Varistar CP Schrankgestell, mobil 33 HE, 1600 H, 600 B, 900 T

Data Solutions

KATALOGNUMMER

20630-213

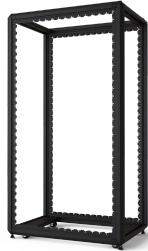

Varistar geschweißter Stahlrahmen für statische Lastanforderungen. Für 19-Zoll-, ETSI- oder Montageplattenintegration.
Für mobile Anwendungen

MERKMALE

Geschweißt, Oberfläche gepulvert, schwarzgrau, RAL 7021

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 33U

Höhe: 1600mm

Breite: 600mm

Tiefe: 900mm

Anzahl Verpackungen: 1

Farbe: Schwarzgrau

Farbcode: RAL 7021

Entspricht: IEC 61587-1; IEC 61587-3

Dynamische Belastung: 1000kg

Rahmenmaterial: Stahl

Material: Stahl

Produktfamilie: Varistar CP

Produktyp: Schaltschrank-/Gestellrahmen

Statische Last: 1600kg

Typ: Mobile

Passt zu: Varistar CP

Net Weight: 38.533kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annulierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.