


Gemeinsame Verbindung T9 Tiegel-Schweißrahmen, Strom

Data Solutions

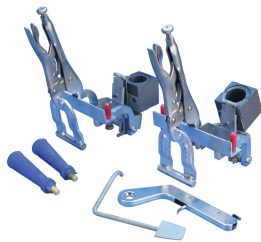

MERKMALE

Ersatz-Schweißrahmen Baugruppe für T9 Verbindungsschweißgeräte

Inklusive Rahmen mit Tiegeldeckel, Tiegelstiel, Tiegelreiniger und Feuersteinzünder

SPEZIFIKATIONEN

Schienenart: 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte

Art der Anschlussklemme: C

Material: Graphit; Stahl; Thermoplast

Table 1/1

Katalognummer	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil	Ausrichtung
PBCT92JLHX	2/0 Seilschlag	12.19mm	T9	Linksseitige Montage
PBCT92JRHX	2/0 Seilschlag	12.19mm	T9	Rechtsseitige Montage
PBCT92SLHX	4/0 Seilschlag	15.49mm	T9	Linksseitige Montage

Katalognummer	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil	Ausrichtung
PBCT92SRHX	4/0 Seilschlag	15.49mm	T9	Rechtsseitige Montage
PBCT92WLHX	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T9	Linksseitige Montage
PBCT92WRHX	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T9	Rechtsseitige Montage
PBCT92WX	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T9	Beidseitige Montage

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE