

PEMSA-Gitterrinne Mittelstütze

Data Solutions



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Ideal für Rinnenbreiten bis 200 mm

Seitlicher Ladezugang für Kabelinstallation

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Farbe	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)	Lochgröße (HS)
WBTCTRSPT M6	820400		59mm	35mm	5mm	6mm

Katalognummer	Artikelnummer	Farbe	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)	Lochgröße(HS)
WBTCTSPRT M10	820420		59mm	35mm	5mm	8 – 10mm
WBTCTSPRT M10BG	820421	Schwarz	59mm	35mm	5mm	8 – 10mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Zertifizierungen
WBTCTSPRTM6	820400	CE, CADDY EU WBT QC
WBTCTSPRTM10	820420	CE, CADDY EU WBT QC, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBTCTSPRTM10BG	820421	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT QC

DIAGRAMME

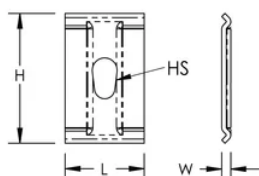

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.