


PEMSA-Gitterrinne Schnell-Mittelstütze

Data Solutions

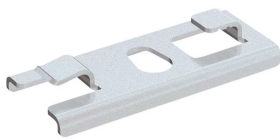

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Ideal für Rinnenbreiten bis 200 mm

Seitlicher Ladezugang für Kabelinstallation

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Farbe	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)	Lochgröße (HS)
WBTQCTRSPT M6	820405		59mm	35mm	5mm	6mm

Katalognummer	Artikelnummer	Farbe	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)	Lochgröße(HS)
WBTQCTRSPRT M10	820425		59mm	35mm	5mm	8 – 10mm
WBTQCTRSPRT M6BG	820406	Schwarz	59mm	35mm	5mm	6mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last	Zertifizierungen
WBTQCTRSPRTM6	820405	833N	CE, CADDY EU WBT QC
WBTQCTRSPRTM10	820425	833N	ANOR EU WTB Q, CE, CADDY EU WBT QC
WBTQCTRSPRTM6BG	820406	833N	CE, CADDY EU WBT QC, ANOR EU WTB Q

DIAGRAMME

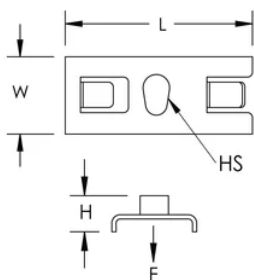

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.