


Varistar CP 19" Winkelprofil

Data Solutions

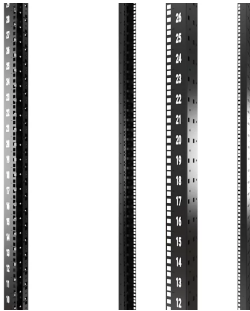

19 Zoll Winkelprofile mit vorgegebenem Raster. Die Montage erfolgt in 600mm breiten Schränken direkt am Schrankgestell. Bei 800 mm breiten Schränken mit Adapter Winkel. Für Teilhöhen werden Reduziertiefenstreben benötigt.

MERKMALE

19 Zoll Winkelprofil mit HE Kennzeichnung / Anzeiger

Tiefenverstellbar im 25-mm-Raster

Gem. IEC 60297-1 (DIN 41 494, Teil 1)

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Produkttyp: Winkelprofil

Material: Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
24630-013	42U	2000mm	4	Tiefschwarz	RAL 9005
24630-014	47U	2200mm	4	Tiefschwarz	RAL 9005
24630-015	52U	2450mm	4	Tiefschwarz	RAL 9005

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE