

Fangeinrichtung, imperiales Gewinde



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Fangeinrichtungsspitze zur Verwendung mit Fangeinrichtungs-Fuß


SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2						
Katalognummer	Material	Oberfläche	Durchmesser (Ø)	Typ	Höhe (H)	Gewindegröße (TS)
LPA225ST	Aluminium		12.7 mm	Stumpf	609.6 mm	1/2 Zoll UNC
LPA227ST	Aluminium		12.7 mm	Stumpf	914.4 mm	1/2 Zoll UNC
LPA245ST	Aluminium		15.88 mm	Stumpf	609.6 mm	5/8 Zoll UNC
LPC205BST	Kupfer	Blank	9.53 mm	Stumpf	609.6 mm	3/8 Zoll UNC
LPC225B	Kupfer	Blank	12.7 mm	Scharf	609.6 mm	1/2 Zoll UNC

Katalognummer	Material	Oberfläche	Durchmesser (Ø)	Typ	Höhe (H)	Gewindegröße (TS)
LPC225BST	Kupfer	Blank	12.7 mm	Stumpf	609.6 mm	1/2 Zoll UNC
LPC242BST	Kupfer	Blank	15.88 mm	Stumpf	304.8 mm	5/8 Zoll UNC
LPC245BST	Kupfer	Blank	15.88 mm	Stumpf	609.6 mm	5/8 Zoll UNC
LPC247B	Kupfer	Blank	15.88 mm	Scharf	914.4 mm	5/8 Zoll UNC
LPC415	Kupfer	Blank	15.88 mm	Scharf	1524 mm	5/8 Zoll UNC
LPC416	Kupfer	Blank	15.88 mm	Scharf	1828.8 mm	5/8 Zoll UNC

Table 2/2

Katalognummer	Stückgewicht
LPA225ST	0.21 kg
LPA227ST	0.31 kg
LPA245ST	0.33 kg
LPC205BST	0.37 kg
LPC225B	0.66 kg
LPC225BST	0.66 kg
LPC242BST	0.52 kg
LPC245BST	0.78 kg
LPC247B	1.29 kg
LPC415	2.59 kg
LPC416	3.1 kg

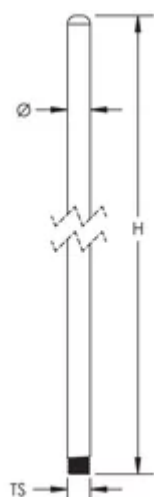

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE