

Sekundäre Gussverbindungslasche



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Gegossene Anschlussklemmlasche mit zwei Schraubverspannungen an Sekundärleitern

Zur Verbindung von Metallgegenständen wie Leitern und Drainagen mit Blitzschutzsystem

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Blank
Leitergröße, UL: Sekundär

Table 1/2

Katalognummer	Material	Lochgröße (HS)	Tiefe (D)	Höhe (H)	Breite (W)	Stückgewicht
LPA555	Aluminium	7.9 mm	19.05mm	19.8 mm	60.33 mm	0.04 kg
LPC555	Messing	7.9 mm	19.05mm	19.8 mm	60.33 mm	0.1 kg

Table 2/2


Katalognummer	Zertifizierungen
---------------	------------------

LPA555	
LPC555	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Für die Verwendung mit sekundären Verbindungskabeln und -drähten bis zu einem Durchmesser von 7,62 mm (0,3").

DIAGRAMME

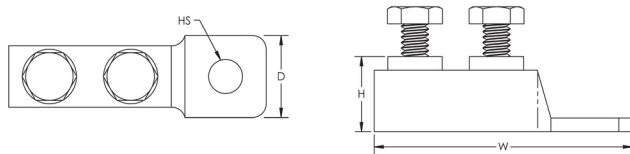

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE