


Kupferner Kabelschuh Mechanischer Verbinder



ZERTIFIZIERUNGEN

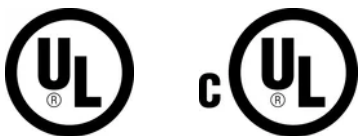


MERKMALE

Einfache Bedienung und Installation

Geeignet für Telekommunikations- und Potentialausgleichsanwendungen

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1				
Katalognummer	Material	Leitergröße	Gewindegröße (TS)	Lochgröße (HS)
EL4	Kupfer	Volldraht Nr. 14 – Litzendraht Nr. 4, 2.5 mm ² Stranded - 16 mm ² Stranded	5/16 Zoll UNF	7.2 mm

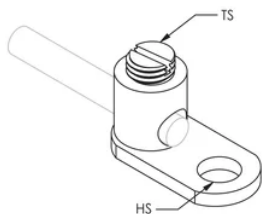

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE