

# Bohrabstandsmessgerät, vier Platten



## MERKMALE

Verwendet für präzise Bohrlochabstände von  $\pm 1 \text{ mm}$  (0,039")

Gängige Anwendungen sind Laschen und isolierte Schienenstöße

## SPEZIFIKATIONEN

**Bohrschablone enthalten:** Nein

**Material:** Stahl

Table 1/2


| Katalognummer | Artikelnummer | Schienenart | Länge (L) | Breite (W) | Höhe (H) | A     |
|---------------|---------------|-------------|-----------|------------|----------|-------|
| DDGNP4AM40    | 716553        | NP4AM       | 400mm     | 87.9 mm    | 50 mm    | 40 mm |
| DDGNP4AM45    | 716554        | NP4AM       | 415mm     | 87.9 mm    | 50 mm    | 45 mm |
| DDG750900750  | 716552        | STR40       | 520mm     | 87.9 mm    | 50 mm    | 75 mm |
| DDG570660570  | 715268        | S49         | 375mm     | 119.9 mm   | 60 mm    | 57 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | B     | C     |
|---------------|---------------|-------|-------|
| DDGNP4AM40    | 716553        | 40 mm | 40 mm |

| Katalognummer | Artikelnummer | B     | C     |
|---------------|---------------|-------|-------|
| DDGNP4AM45    | 716554        | 45 mm | 45 mm |
| DDG750900750  | 716552        | 90 mm | 75 mm |
| DDG570660570  | 715268        | 66 mm | 57 mm |

## DIAGRAMME

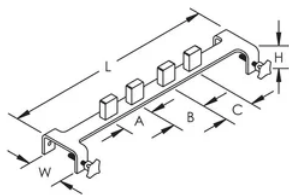

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**