

Erdungsstab-Eintriebspunkt mit Kreuzkopf für spitze Erdungsstäbe



MERKMALE


Verwendet zum Eintreiben gespitzter Erdungsstäbe in die Erde

SPEZIFIKATIONEN

Material: Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Erdungsstange Durchmesser, nominal	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Durchmesser 1 (Ø1)	Durchmesser 2 (Ø2)
DT12	158060	1/2"	80 mm	40 mm	19 mm	13.5 mm
DT58	158070	5/8"	80 mm	40 mm	22 mm	16 mm
DT34	158080	3/4"	80 mm	40 mm	30 mm	20 mm

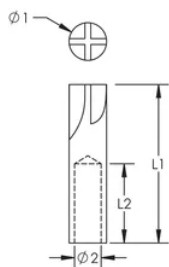

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE