

ISO_nV Einstellbare versetzte Masthalterung



MERKMALE

Verstellbare Maststütze zur Montage unter einem Dachüberhang

Einstellbare Montagefüße für waagrechte Mastinstallation

SPEZIFIKATIONEN



Table 1/2

Katalognummer	Material	Länge (L)	Länge	Durchmesser (Ø)	Lochgröße (HS)	A
ISONVBKTXL	Edelstahl 304 (EN 1.4301)	800mm	800 - 1000 mm	40 - 50 mm	11 mm	240 mm

Table 2/2

Katalognummer	B	Winkel (α)
ISONVBKTXL	182 mm	45 °

DIAGRAMME

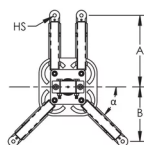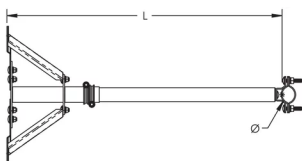

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE