


ISONV Mastklemme mit festem Abstand

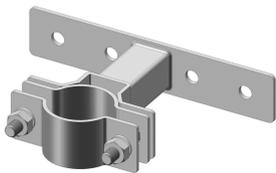

MERKMALE

Für Ausleger-montierte ISONV Masten

SPEZIFIKATIONEN


Material: Edelstahl 304 (EN 1.4301)

Table 1/2

Katalognummer	Länge (L)	A	B	Höhe (H)	Lochgröße (HS)	Breite (W)
ISONVBKT15	15mm	45 mm	158 mm	40 mm	11 mm	198 mm
ISONVBKT200	200mm	45 mm	158 mm	40 mm	11 mm	208 mm
ISONVBKT80	80mm	45 mm	158 mm	40 mm	11 mm	208 mm

Table 2/2

Katalognummer	Durchmesser (Ø)
ISONVBKT15	40 - 50 mm
ISONVBKT200	40 - 50 mm
ISONVBKT80	40 - 50 mm

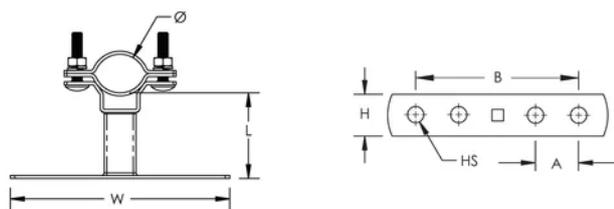

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE