

ISONV Rohrklamme für Mastbefestigung



MERKMALE

Für Mast-zu-Mast oder Rohr-zu-Mast-Befestigungen


SPEZIFIKATIONEN

Material: Edelstahl 304 (EN 1.4301)

Table 1/1

Katalognummer	Durchmesser 1 (Ø1)	Durchmesser 2 (Ø2)	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)
ISONVBKTR70	40 - 50 mm	70 - 80 mm	170mm	144 mm	40 mm
ISONVBKTR50	40 - 50 mm	50 - 60 mm	145mm	118 mm	40 mm
ISONVBKTR40	40 - 50 mm	40 - 50 mm	152mm	106 mm	40 mm

DIAGRAMME

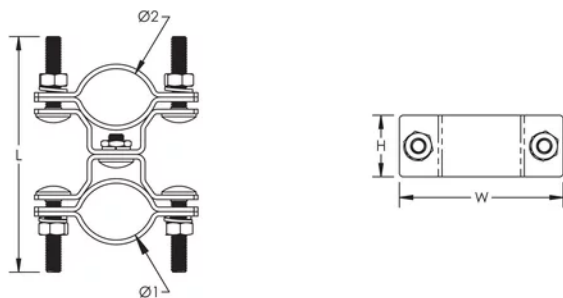

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE