

Mehrzweck-Erdungszange, verzinkter Stahl



MERKMALE

Universelle Erdungsklemme zum Anschluss von Rundleitern, Flachleitern oder Bewehrungsstäben

Anschlussbleche dreh- und schwenkbar, dadurch unterschiedliche Anschlusswinkel möglich

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Leitergröße	Bandgröße	Bewehrungsstabgröße, metrisch
CPD2440	101100	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	Litzendraht 50 mm², 2/0 Solid	Max. 40 x 5 mm	20 mm Max

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Breite (W)
CPD2440	101100	Nr. 7 max.	20 Mio. max.	83 mm	30 mm	60 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Drehmoment (TQ)	Entspricht
CPD2440	101100	35 N·m	IEC EN 62561-1:2017 Klasse H

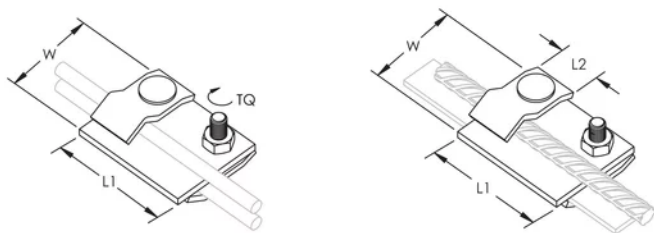

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE