


# Mehrzweck-Erdungszange, Edelstahl

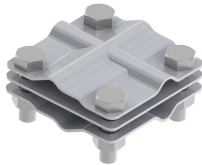

## MERKMALE

Querverbinder für Rund zu Rund, von Rund zu Band und von Band zu Band Verbindungen

Edelstahlwerkstoff mit Innenplatte ermöglicht Kompatibilität zwischen den unterschiedlichsten Metallen

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

| Katalognummer | Material                     | Entspricht     | Leitergröße                                                                                              | Bandgröße      | Drehmoment |
|---------------|------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| MPSC404SSA    | Edelstahl 304<br>(EN 1.4301) | IEC EN 62561-1 | 8 mm Solid - 10<br>mm Solid,<br>Litzendraht<br>35 mm <sup>2</sup> –<br>Litzendraht<br>50 mm <sup>2</sup> | Max. 40 x 4 mm | 23 N·m     |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**