

Rohrschelle



MERKMALE

Klammer zum Verbinden von Leitern mit Handläufen, Rohren und Bewehrungsstäben an Blitzschutzsysteme

Ermöglicht den Anschluss von aktiven Systemmasten an Band oder runden Abwärtsleitern

Arbeitet mit allen Größen von eindrähtigen und mehrdrähtigen Leitern

SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Durchmesser (Ø)	Bandgröße	Tiefe (D)	Höhe (H)
TMCSS	702165	Edelstahl 304 (EN 1.4301)	20 mm	25 x 3 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm	40mm	51.85 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Stückgewicht
TMCSS	702165	50 mm	0.2 kg

DIAGRAMME

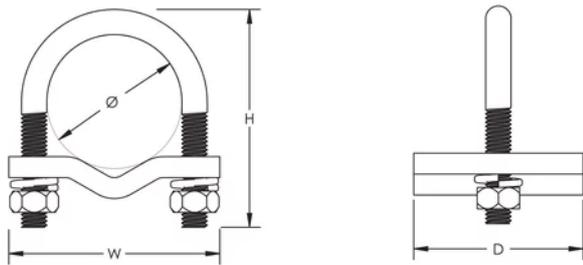

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE