

# Split Bolzenverbinder



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Unplattierte hochfeste Siliziumbronze für Kupfer-zu-Kupfer-Verbindungen

Verzinneter, hochfester Splint aus Kupferlegierung mit Abstandhalter trennt ungleiche elektrische Leiter und ermöglicht Kupfer-zu-Kupfer-, Kupfer-zu-Aluminium- und Aluminium-zu-Aluminium-Verbindungen

## SPEZIFIKATIONEN

**Verzinnung:** Nein  
**Material:** Siliziumbronze

Table 1/1


Katalognummer	Leitergröße	Drehmoment (TQ)
ESB8	Litzendraht Nr. 16 – Litzendraht Nr. 8, 1.5 mm <sup>2</sup> Stranded - 6 mm <sup>2</sup> Stranded	18.6 N·m
ESB6	Volldraht Nr. 10 – Litzendraht Nr. 6, 6 mm <sup>2</sup> Stranded - 10 mm <sup>2</sup> Stranded	18.6 N·m
ESB4	Nr. 8 eindräftig – Nr. 4 eindräftig, 10 mm <sup>2</sup> Stranded - 16 mm <sup>2</sup> Stranded	18.6 N·m

Katalognummer	Leitergröße	Drehmoment (TQ)
ESB2	Volldraht Nr. 6 – Litzendraht Nr. 2, 16 mm <sup>2</sup> Stranded - 25 mm <sup>2</sup> Stranded	31.1 N·m

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Oxidationsschutz empfohlen, wenn auf Aluminium-Leiter verwendet.

## DIAGRAMME

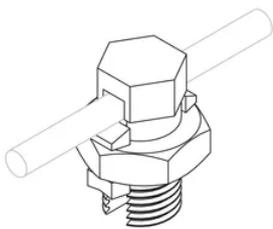

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**