

Gestanzte Bügel-Rohrschelle, 90°



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Klammer zum Verbinden von Rohren, Handläufen und Abluftkaminen mit dem Blitzschutzsystem



Kennzeichnung nach UL® 96

SPEZIFIKATIONEN

Leitergröße, UL: Klasse 1 – Klasse 2 (4/0 max.)

Table 1/1

 Katalognummer	Material	Außendurchmesser (OD)	Tiefe (D)	Höhe (H)	Breite (W)	Stückgewicht
LPC5962	Copper, Edelstahl 304 (EN 1.4301)	48.3 - 66.67 mm	50.8mm	92 mm	118.75 mm	0.23 kg
LPC5963	Copper, Edelstahl 304 (EN 1.4301)	66.8 - 92.2 mm	50.8mm	119.19 mm	139.7 mm	0.35 kg

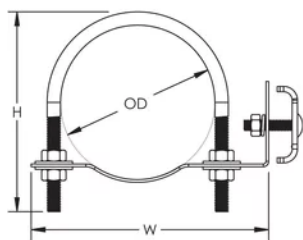

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE