

T-Verbinder



MERKMALE

Für 90°-Leiteranschlüsse

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Leitergröße	Tiefe (D)	Höhe (H)	Breite (W)
CTR8CU	710030	Messing	Volldraht 8 mm, Volldraht 10 mm	21mm	46 mm	40 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Leiter mit Kupferverbindung von nVent ERICO	Stückgewicht	Entspricht
CTR8CU	710030	CBSC10	0.17 kg	IEC 62561-1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDATEN

Die IEC-Konformität gilt nur für die aufgeführten nVent ERICO Cu-Bond-Leitungen.

DIAGRAMME

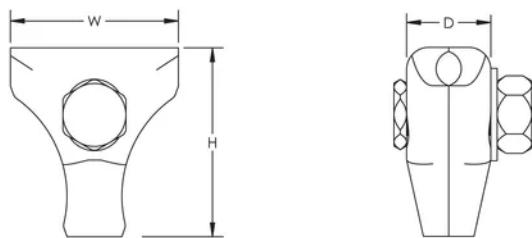

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annulierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY **ERIC** **HOFFM**AN **ILSCO** **SCHROFF** **TRACHT**E