

# BS-400A Vierpolige Isolierhalterung



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Erstellung von benutzerdefinierten vierpoligen Verteilerblöcken für ein elektrisches Verteilsystem

Schutzschirm kann direkt an der Halterung befestigt werden

Enthält Schrauben zur Montage von Kupfer-Verteilerschienen mit Gewinde

Einfach mit Klammern an DIN-Schiene oder mit Schrauben am Panel befestigen

Halogenfrei

RoHS-konform

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui)	Arbeitstemperatur	Bemessungsstrom bei typischer Anwendung
BS-400A	551250	Stahl, Glass Fibre Reinforced Polyamide	Elektrolytisch verzinkt	1000, 1500	-40 to 130 °C	160 - 630 A

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Entspricht	Entflammbarkeitsklasse	Stromschienenbreite	Stromschienendicke	Tiefe (D)
BS-400A	551250	IEC® 60439.1, IEC 61439,1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0	15 - 32 mm	5 - 10 mm	128mm


Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Breite (W)	A	Schraubendurchmesser (Sc)	Stückgewicht
BS-400A	551250	230 mm	34 mm	123 mm	6	0.22 kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Muss mit Verteilerschienen aus Kupfer verwendet werden.

## DIAGRAMME

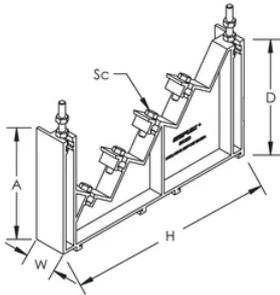

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

**Nordamerika**

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

**Europa**

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

**Europa**

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.