


CABS Modulsatz mit Nullleiter

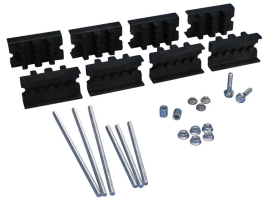

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Module bieten Flexibilität bei der Auswahl des Abstands zwischen Phasen und Halterungen

Schnell und leicht zu installieren

Halogenfreie Isolatoren

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Bemessungsstrom bei typischer Anwendung:	400 - 4500 A
Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui):	1000;1500
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Entflammbarkeitsklasse:	UL® 94V-0
Arbeitstemperatur:	-40 to 130 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Entspricht	Stromschienen pro Phase	Stromschienen breite	Stromschienen dicke
---------------	---------------	----------	------------	-------------------------	----------------------	---------------------

CABS4-5TN-MOD	549340	Stahl, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm
CABS2-10TN-MOD	549350	Stahl, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm
CABS3-10TN-MOD	549360	Stahl, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 3	30 - 120 mm	10 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Tiefe (D)	Breite (W)	Stückgewicht
CABS4-5TN-MOD	549340	39mm	75 mm	0.5 kg
CABS2-10TN-MOD	549350	39mm	75 mm	0.48 kg
CABS3-10TN-MOD	549360	39mm	100 mm	0.58 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

CABS Module müssen auf CABS-APP Aluminiumprofil installiert werden.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE