

DR symmetrisches Profil



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Schnelle Montage von Gerüsten aller Art

Hohe mechanische Belastbarkeit

Hohe Korrosionsbeständigkeit

Entspricht EN 60715 und 50022 und DIN 46277

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Breite (W)	Länge (L)	Dicke (T)	A
DR7X2M	557800	35 mm	7.5 mm	2000mm	1 mm	4 mm
DR7X3M	557810	35 mm	7.5 mm	3000mm	1 mm	4 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Breite (W)	Länge (L)	Dicke (T)	A
DR5-5X2M	557700	15 mm	5.5 mm	2000mm	1 mm	2.25 mm
DR15X3M	557910	35 mm	15 mm	3000mm	1.5 mm	4 mm
DR15X2M	557900	35 mm	15 mm	2000mm	1.5 mm	4 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht
DR7X2M	557800	0.66 kg
DR7X3M	557810	0.99 kg
DR5-5X2M	557700	0.33 kg
DR15X3M	557910	1.95 kg
DR15X2M	557900	1.3 kg

DIAGRAMME

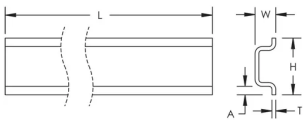

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE