

# EB-142 Hauptanschlussklemme



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Schnell und einfach zu installieren

RoHS-konform


## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Material | Oberfläche              | Leitergröße, IEC                 | Lochgröße (HS) | Tiefe (D) |
|---------------|---------------|----------|-------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|
| EB142CON35    | 568672        | Stahl    | Elektrolytisch verzinkt | Litzendraht 6–35 mm <sup>2</sup> | 5.5 mm         | 9 1/2mm   |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Breite (W) | Dicke (T) | Drehmoment (TQ) | Stückgewicht |
|---------------|---------------|------------|-----------|-----------------|--------------|
| EB142CON35    | 568672        | 22 mm      | 2 mm      | 2 N·m           | 0 kg         |

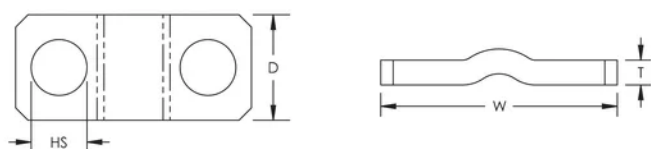

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**