

EB-142/166 Einzelne Nullleiterverteilerschienenhalterung



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Bietet Unterstützung für eine EB-142 oder EB-166 Erdungs- und Nullleiterverteilerschiene

Schnell und einfach zu installieren

Halogenfrei

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Entflammbarkeitsklasse	Dämmungsspannung	Arbeitstemperatur	Entspricht
EB142-166SUP1	568669	Polyamid	UL® 94V-0	690	130 °C Max	IEC 60998-2-1

Table 2/3


Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Breite (W)	Tiefe (D)	Durchmesser (Ø)	Lochgröße (HS)
---------------	---------------	----------	------------	-----------	-----------------	----------------

EB142- 166SUP1	568669	17 mm	14 mm	12mm	4 mm	5 mm
-------------------	--------	-------	-------	------	------	------

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht
EB142-166SUP1	568669	0 kg

DIAGRAMME

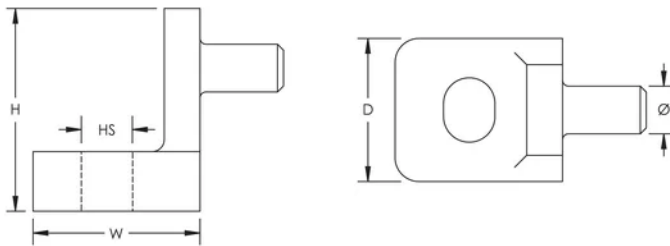

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE