

FC nVent ERIFLEX Flexibar an Sammelschienen Klemme



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Verbindet nVent ERIFLEX Flexibar mit Cu-Sammelschiene

Zwei Bleche komplett mit Schrauben

Gewährleistet hervorragenden elektrischen Kontakt

Schnell und leicht zu installieren

Ideal für Modifikationen vor Ort

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Qualitätsklasse:	8.8
Klemmfähigkeit:	20mm
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Material:	Stahl


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stromschienenbreite	Leiterbreite	Höhe (H)	Breite (W)	A
FC50X24	553020	50 mm	20 - 24 mm	75 mm	52 mm	36 mm
FC50X32	553030	50 mm	32 mm	75 mm	60 mm	44 mm
FC50X40	553040	50 mm	40 mm	75 mm	68 mm	52 mm
FC80X24	553050	80 mm	20 - 24 mm	105 mm	52 mm	36 mm
FC80X32	553060	80 mm	32 mm	105 mm	60 mm	44 mm
FC80X50	553070	80 mm	50 mm	105 mm	78 mm	62 mm
FC100X32	568700	100 mm	32 mm	125 mm	60 mm	44 mm
FC120X32	568730	120 mm	32 mm	145 mm	60 mm	44 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	B	Schraubendurchmesser (Sc)	Drehmoment (TQ)	Stückgewicht
FC50X24	553020	60 mm	8	10 N·m	0.32 kg
FC50X32	553030	60 mm	8	10 N·m	0.36 kg
FC50X40	553040	60 mm	8	10 N·m	0.41 kg
FC80X24	553050	90 mm	8	10 N·m	0.43 kg
FC80X32	553060	90 mm	8	10 N·m	0.49 kg
FC80X50	553070	90 mm	8	10 N·m	0.64 kg
FC100X32	568700	110 mm	8	10 N·m	0.67 kg
FC120X32	568730	130 mm	8	10 N·m	0.76 kg

DIAGRAMME

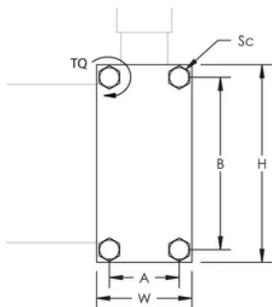

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE