

# Hydraulisches Work Center für FLEXIBAR und massive Kupferschienen, 230 V



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Fahrbare Werkbank zum Schneiden, Biegen und Stanzen von Kupferschienen oder nVent ERIFLEX Flexibar

Inklusive hydraulischer Stanze, hydraulischem Verteilerschienenschneider, hydraulischem Biegegerät mit programmierbarem Winkelregler, Hydraulikpumpe mit Fußschalter, kalibrierter Spurweite und Anschlag und zwei Auswurfanschlügen

Große Edelstahl-Arbeitsfläche mit klappbaren Verlängerungen für große Kupferschienen oder nVent ERIFLEX Flexibar

Einbauschränk mit abschließbarer Tür und vier Schubladen zur Aufbewahrung des Zubehörs

Vier-Wege-Ventil ermöglicht schnelles Wechseln zwischen den Werkzeugen ohne Ab- und Wiedereinschalten des Werkzeugs

Enthält einen zusätzlichen Hydraulikschlauch und 6 m (19,69') Netzkabel zum Anschluss eines zusätzlichen Hydraulikwerkzeugs

Abfallbehälter unter der Arbeitsfläche

Gabelstaplerschiene, arretierbare Richtungsrollen und eingebaute Griffe sorgen für einfache Mobilität

Geschützt durch eine Schaltschranksteuerung mit Schutzschalter

## SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Höhe (H) | Länge (L) | Breite (W) | A       | Netzspannung |
|---------------|---------------|----------|-----------|------------|---------|--------------|
| HYDR-WC-230V  | 545650        | 1465 mm  | 1465mm    | 770 mm     | 1380 mm | 230          |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Stückgewicht |
|---------------|---------------|--------------|
| HYDR-WC-230V  | 545650        | 356 kg       |

## DIAGRAMME

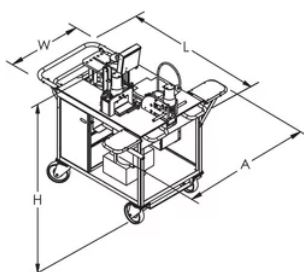

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE