

# nVent ERIFLEX Flexbus Aluminium Lochprofil



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Optionale Halterungen sind erhältlich

Werkseitig gestanzte Anschlussbohrungen für schnelle Montage

RoHS-konform

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	A	Lochgröße (HS)	Höhe (H)	Länge (L)
FLEXALPROF2M	508100	Aluminium	12.5 mm	8 mm	15 mm	2000mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Stückgewicht
FLEXALPROF2M	508100	35 mm	0.9 kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS


---

Support-Kit und Aluminiumprofil sind separat erhältlich.

Bei Verwendung von Kabelrinnen empfehlen wir, an jedem Ende einen Flexbus Support zu installieren, um die Flexbus-Leitung vor möglichen scharfen Kanten der Kabelrinne zu schützen

## DIAGRAMME

---

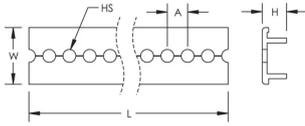

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE