

QCC nVent ERIFLEX Flexibar Klemme



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Verbindet nVent ERIFLEX Flexibar mit Stanzverteilerschienen

Gewährleistet hervorragenden elektrischen Kontakt

Kompakte, platzsparende Konstruktion

Schnell und leicht zu installieren

Ideal für Modifikationen vor Ort

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Leiterbreite	Tiefe (D)	Höhe (H)	Breite (W)	Dicke (T)
QCC15-5-32	561210	15.5 - 32 mm	13mm	35 mm	70 mm	5 mm
QCC40-63	561220	40 - 63 mm	13mm	35 mm	95 mm	5 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	A	B	C	Stückgewicht
QCC15-5-32	561210	50 mm	10.5 mm	11 mm	0.11 kg
QCC40-63	561220	75 mm	10.5 mm	11 mm	0.16 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Verwenden Sie eine Klammer, wenn die Dicke von nVent ERIFLEX Flexibar weniger als 5 mm (0,2") beträgt, und zwei Klammern, wenn die Dicke von nVent ERIFLEX Flexibar mehr als 5 mm (0,2") beträgt.

DIAGRAMME

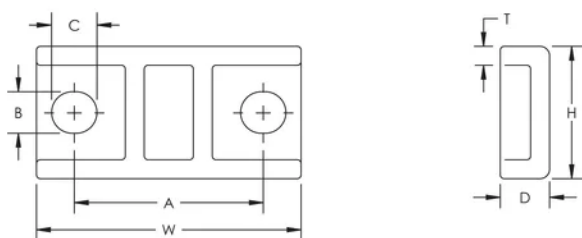

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE