

Verstärkte kompakte Verteilerschienenhalterung mit Nulleiterschaltkreis



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Kompaktes Design passt in Panels mit einer Tiefe von 400 mm (15 3/4")

Mechanisch verstärkt

Enthält Montagelöcher für die direkte Befestigung eines Schutzschirmes

Schnell und leicht zu installieren

Halogenfrei

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Stromschienenbreite:	50 - 80 mm
Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui):	1000;1500
Entflammbarkeitsklasse:	UL® 94V-0
Arbeitstemperatur:	-40 to 130 °C

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Bemessungsstrom bei typischer Anwendung	Entspricht	Stromschienen dicke	Stromschienen pro Phase
RCBS1-6TN	552050	Aluminum, Glasfaserverstärktes Polyamid	500 - 1200 A	IEC® 60439.1, IEC 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	6.35 mm	1
RCBS1-10TN	552070	Aluminum, Glasfaserverstärktes Polyamid	500 - 1600 A	IEC® 60439.1, IEC 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	10 mm	1


Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	A	B	C	D
RCBS1-6TN	552050	338 - 390 mm	290 mm	65 mm	325 - 377 mm	65 mm
RCBS1-10TN	552070	338 - 390 mm	290 mm	65 mm	325 - 377 mm	65 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	X
RCBS1-6TN	552050	6.5 x 23 mm
RCBS1-10TN	552070	6.5 x 23 mm

DIAGRAMME

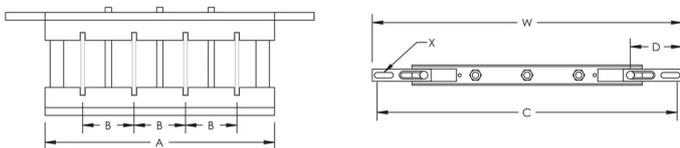

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.