


Aluminium-Klemmenkästen, HALP

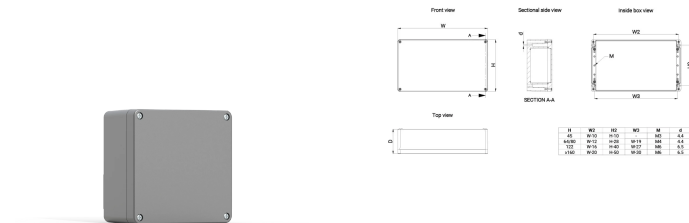

Die Aluminium-Klemmenkasten-Baureihe HALP mit Schutzart IP 66, 67 ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Dank ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit ist die HALP-Baureihe gut für Innen- und Außenbereiche geeignet. Wasser und Staub können nicht in den Klemmenkasten eindringen, wodurch das Risiko von Komponentenausfällen und damit verbundene unnötige Ausfallzeiten vermieden werden.

INDUSTRIE-STANDARDS

CE UKCA

EAC

GOST

IP

MERKMALE

Material: Aluminium Typ EN AC-47100.

Dichtung: Standardausführung ist mit einer Polyurethandichtung ausgestattet. Silikon-, Neopren- und EPDM-Dichtungen sind auf Anfrage erhältlich.

Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C.

Schutzart: IP 66, 67 | IK 09, 08 für HALP050503GE.

Oberfläche: RAL 7001.

Zertifikate: CE, GOST. Bzgl. cULus_UL Listed wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

Lieferumfang: Gehäusekorpus und Deckel aus Aluminium, Deckelschrauben aus Edelstahl.

SPEZIFIKATIONEN


Material:	Aluminium
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbcode:	RAL 7001
Farbe:	Silbergrau

Table 1/1

Katalognummer	Höhe (H)	Breite (W)	Tiefe (D)	Gehäusestärke	Abdeckungsstärke	Anzahl Abdeckungsschrauben
HALP050503GE	45mm	50mm	30mm	3mm	2mm	2
HALP080806GE	80mm	74mm	57mm	3.5mm	2.5mm	4
HALP081306GE	80mm	124mm	57mm	3.5mm	2.6mm	4
HALP081806GE	80mm	175mm	57mm	3.5mm	2.5mm	4
HALP082506GE	80mm	249mm	57mm	3.5mm	2.5mm	4
HALP060604GE	64mm	57mm	36mm	3.5mm	3mm	4
HALP061004GE	64mm	98mm	36mm	3.5mm	3mm	4
HALP061504GE	64mm	150mm	36mm	3.5mm	3mm	4
HALP121208GE	122mm	121mm	80mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP123608GE	122mm	359mm	80mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP161609GE	160mm	160mm	90mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP163609GE	160mm	359mm	90mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP233311GE	230mm	329mm	110mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP233318GE	230mm	329mm	180mm	4.5mm	3.7mm	4
HALP234011GE	230mm	400mm	110mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP121209GE	122mm	121mm	90mm	4.1mm	4mm	4

Katalognummer	Höhe (H)	Breite (W)	Tiefe (D)	Gehäusestärke	Abdeckungsstärke	Anzahl Abdeckungsschrauben
HALP122208GE	122mm	219mm	80mm	4mm	4mm	4
HALP122209GE	122mm	219mm	90mm	4mm	4mm	4
HALP162609GE	160mm	260mm	90mm	4mm	4mm	4
HALP165609GE	160mm	560mm	90mm	4mm	4mm	6
HALP232011GE	230mm	199mm	110mm	4.1mm	4.1mm	4
HALP236011GE	230mm	599mm	110mm	4mm	4mm	6

DIAGRAMME

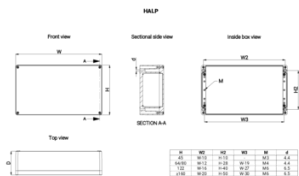

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.