


Montagehalter für 19"-Montageprofile in Teilhöhen, CIC

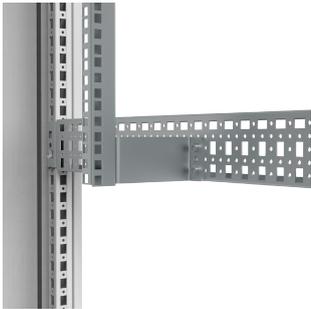

Diese Halterungen für die Montage von 19"-Teilprofilen in 800 mm breiten Schränken können in Höhe und Tiefe verstellt werden.

MERKMALE

Beschreibung: Für die Montage von vertikalen 19"-Profilen CIPP in 800 mm breiten Schränken. Sie sind mit Hilfe von Click-in Profilen in Schritten von 12.5 mm tiefenverstellbar.

Material: 3 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 4 Winkel mit Montagematerial.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Oberfläche	Dicke
CIC04	49mm	100mm	50mm	Baustahl	Verzinkt	3mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE